


Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-M4/1,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

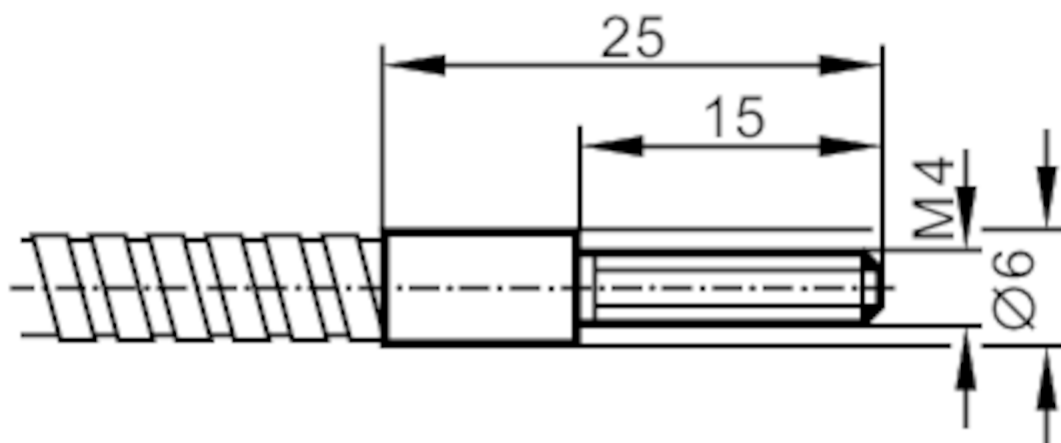

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

108

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

108

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

1500

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: ABS

Fiber materiale

glas

E20361



Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-M4/1,5M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.