


Proces adaptere for lav gennemstrømsmængde

FLOW ADAPT G1/4 PVDF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

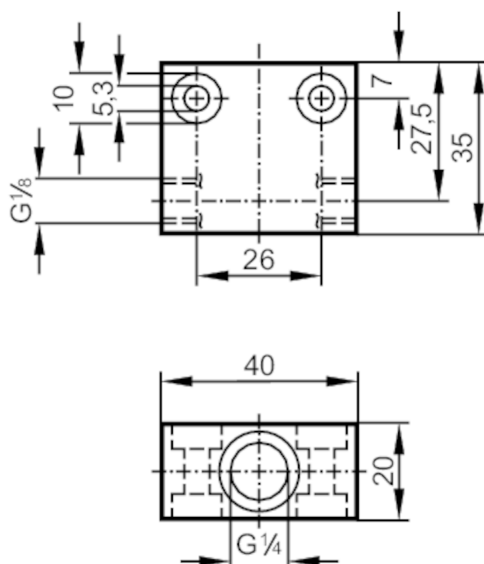

Applikation

Udførelse	til flow-vagte G $\frac{1}{4}$
Medietemperatur [°C]	0...80

Måle/indstillingsområde

Flow range [ml/min]	2...50
---------------------	--------

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Monteringsmetode	kabelforskrining; (G $\frac{1}{8}$ A Installationsposition efter behov)
Materiale	PVDF

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------