




T-stykke

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

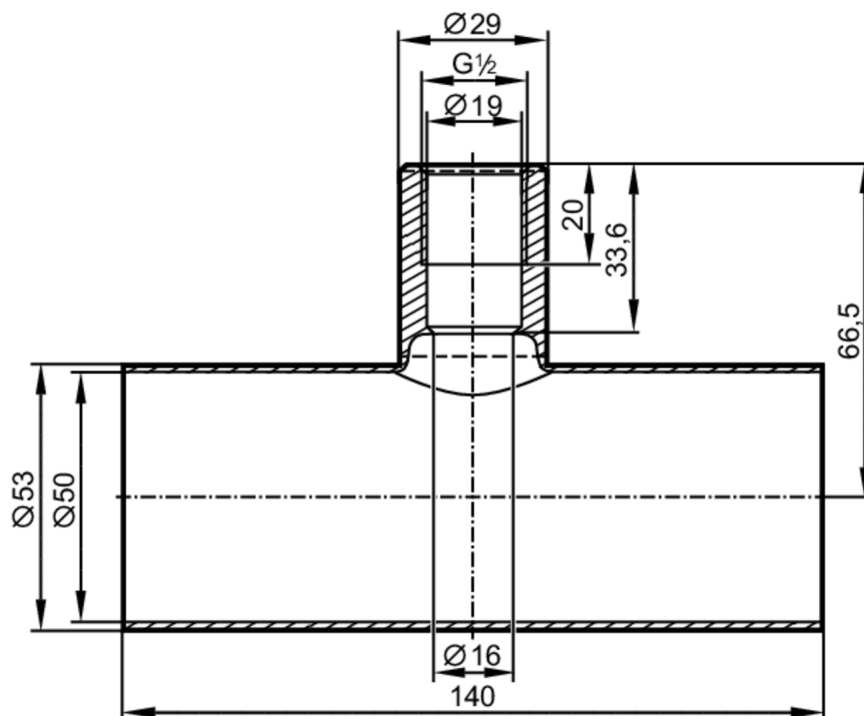

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Applikation		
Udførelse		til sensorer og adaptere med procestilslutning G ½ A
Trykbestandig	[bar]	20
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr		En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger		Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data		
Vægt	[g]	667,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning		svejseadapter Ø 53 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		0,8 / 4
Tilbehør		
Leverings omfang		O-ring: 1, FKM
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.