


Adapter hunstik

ADOGH040--S0,50

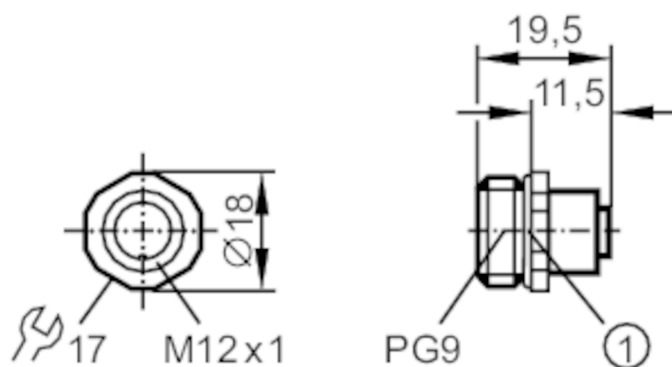

1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	28,7
Monterings gevind		PG 9
Materiale		zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E70156



Adapter hunstik

ADOGH040--S0,50

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

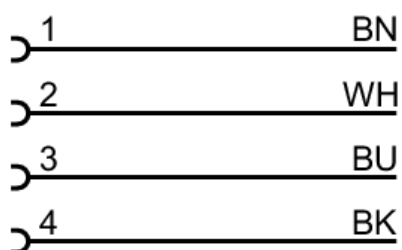

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid