

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — EVT341-00 — 05.11.2020 —



Y-Forbindelseskabel

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Tilslutning

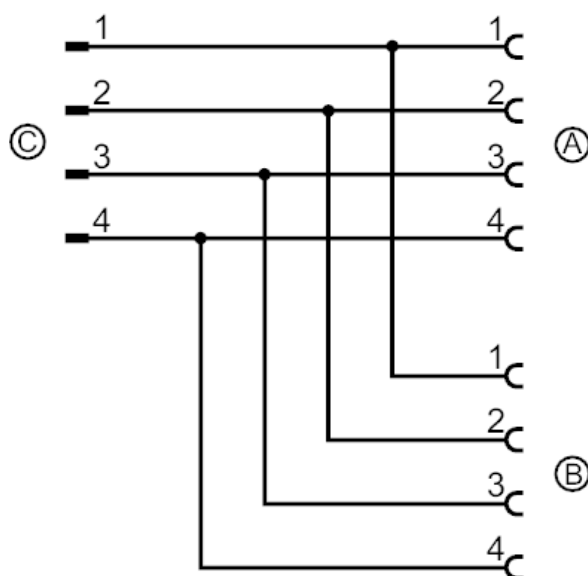

EVT341



Y-Forbindelseskabel

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

