

# E10621




## Conector hembra a cablear

SDOGH050MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11511

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

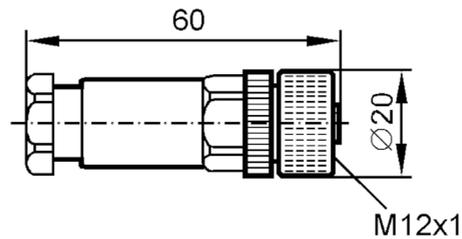

### Datos eléctricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 50 AC/DC |
|-------------------------|-----|------------|

### Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Grado de protección |  | IP 67 |
|---------------------|--|-------|

### Datos mecánicos

|             |      |              |
|-------------|------|--------------|
| Dimensiones | [mm] | 20 x 20 x 60 |
|-------------|------|--------------|

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Materiales |  | PA |
|------------|--|----|

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Material del cuerpo |  | PA |
|---------------------|--|----|

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Material de la tuerca |  | latón, niquelado |
|-----------------------|--|------------------|

### Notas

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack |  | 1 unid. |
|-------------------|--|---------|

# E10621



## Conector hembra a cablear

SDOGH050MSSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

