




Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

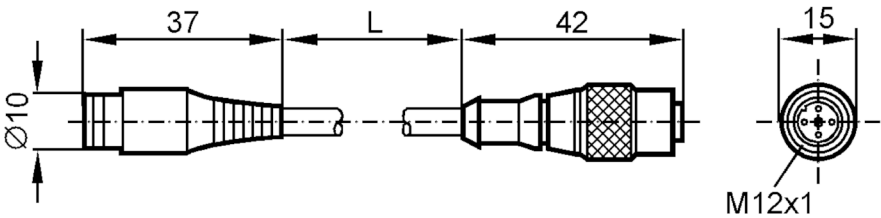

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelmateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x Torson, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR / PVC

Liitäntä

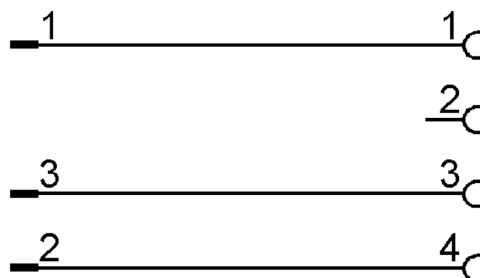

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

