


## Kytkestävä liitin

SDOAH040PLSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC811

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

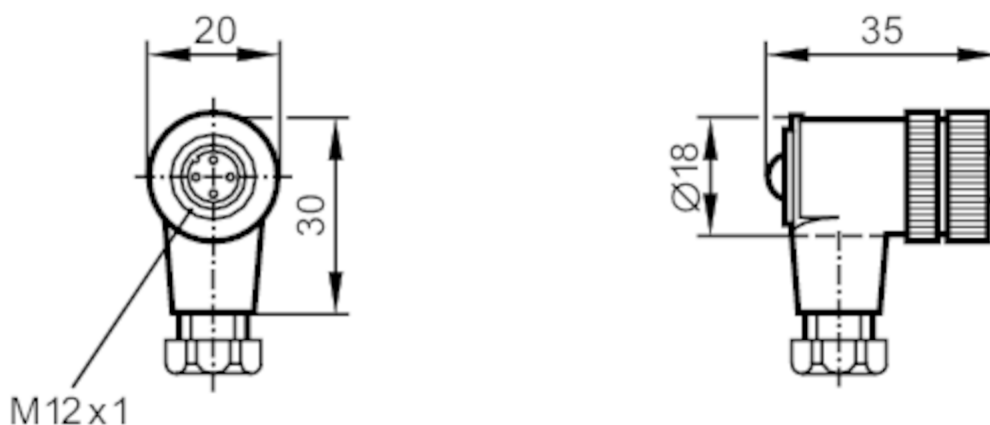

## Sähköiset tiedot

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Käyttöjännite | [V] | 10...55 DC |
|---------------|-----|------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -40...85 |
|--------------------|------|----------|

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| Suojausluokka |  | IP 67 |
|---------------|--|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 35 x 20 x 30 |
|-------|------|--------------|

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Materiaalit |  | PBT |
|-------------|--|-----|

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| Valukotelomateriaali |  | PBT |
|----------------------|--|-----|

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Mutterin materiaali |  | PA |
|---------------------|--|----|

## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

# E10012



## Kytkestävä liitin

SDOAH040PLSFKPG

### Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA



### Liitäntä

