



Kytettävä urosliitin

SSTGH040MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11504

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

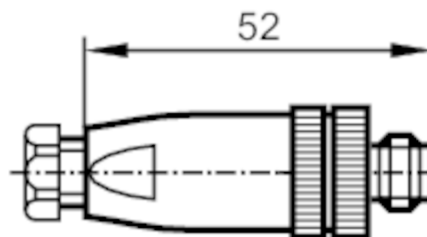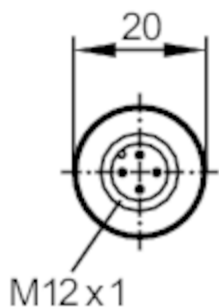

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	20 x 20 x 52
-------	------	--------------

Materiaalit		PA
-------------	--	----

Valukotelomateriaali		PA
----------------------	--	----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytettävä urosliitin

SSTGH040MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

