


Liitäntäkaapeli

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC050

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

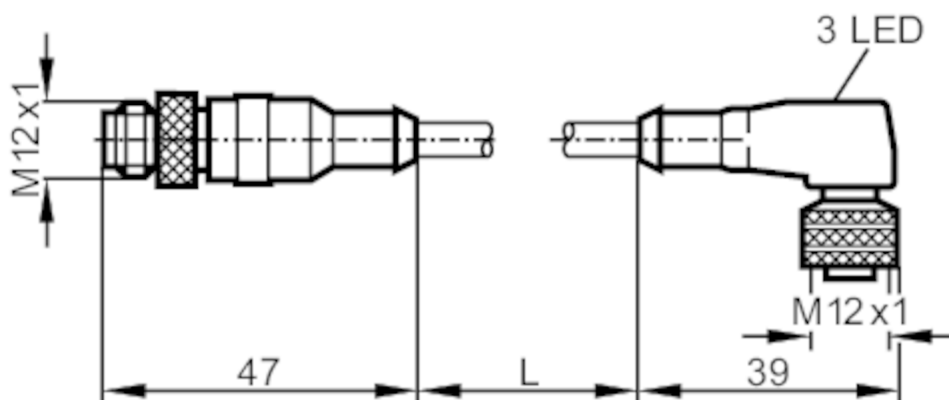

Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

10...30 DC

Maks.

[A]

3

kokonaiskuormitettavuus

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä



Liitântäkaapeli

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

