


E11426



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

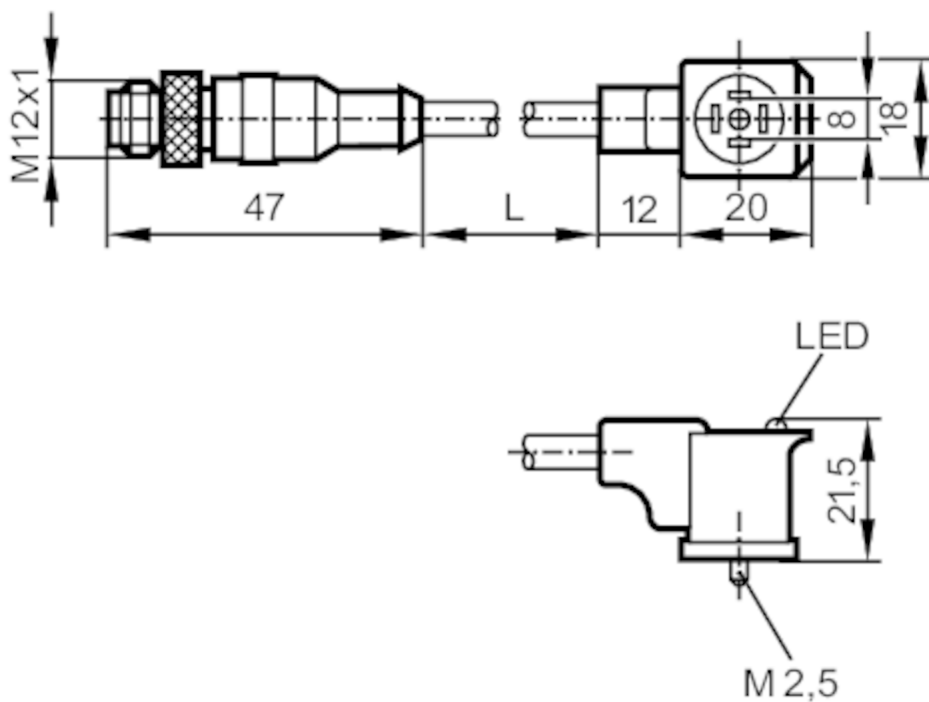

Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	45,5
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
--------	--------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

