


# E11573



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS

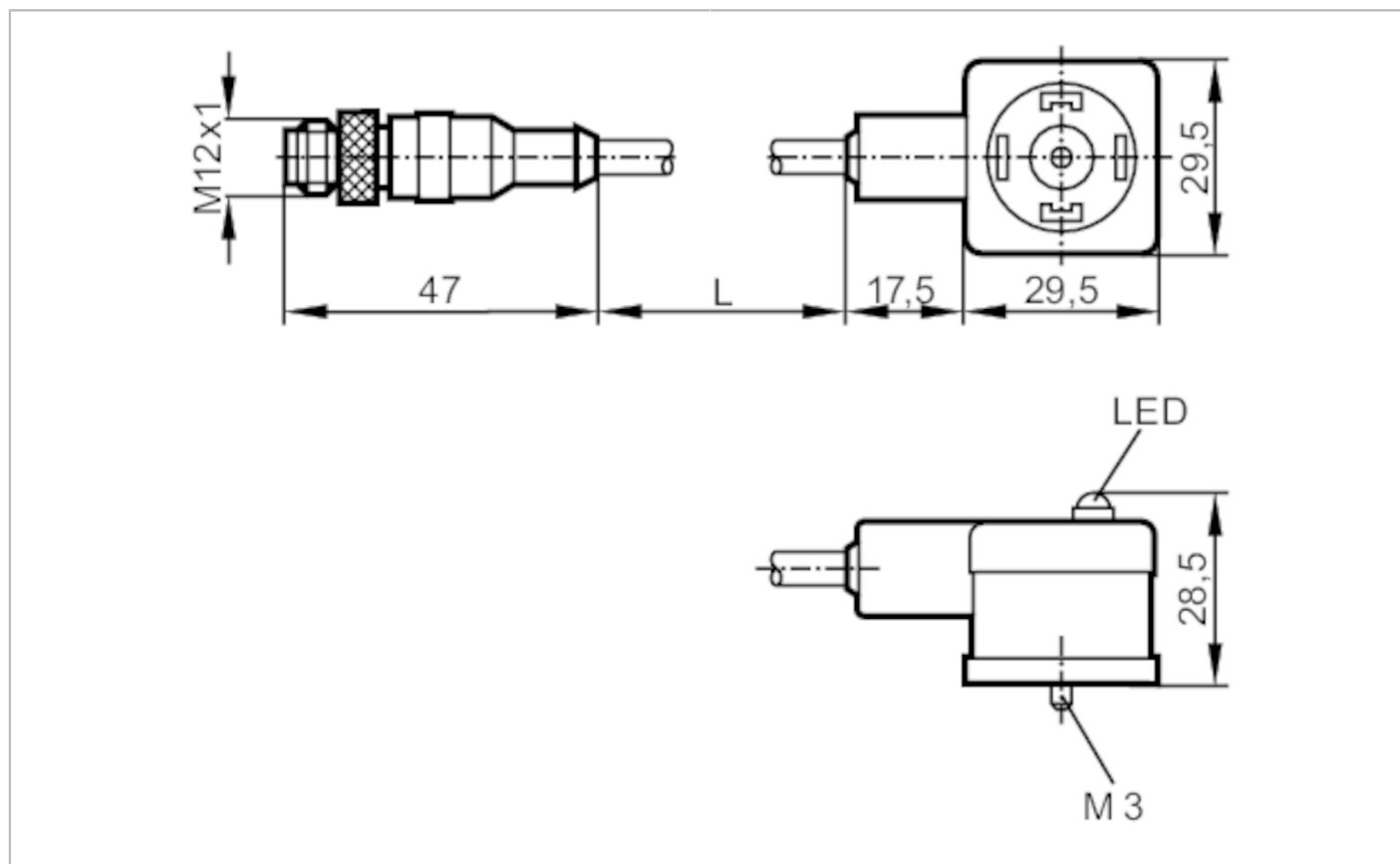

| Sovellutus                    |                                                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Erityispiirre                 | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |                    |
| Silikoni-vapaa                | kyllä                                             |                    |
| Sähköiset tiedot              |                                                   |                    |
| Käyttöjännite                 | [V]                                               | < 24 AC/DC         |
| Ylijännitesuojaus             |                                                   | kyllä; (VDR)       |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A]                                               | 3                  |
| Käyttöolosuhteet              |                                                   |                    |
| Ympäristölämpötila            | [°C]                                              | -25...80           |
| Suojausluokka                 |                                                   | IP 67              |
| Mekaaniset tiedot             |                                                   |                    |
| Paino                         | [g]                                               | 115,5              |
| Materiaalit                   |                                                   | PUR                |
| Valukotelomateriaali          |                                                   | PUR                |
| Mutterin materiaali           |                                                   | messinki, niklattu |
| Näytöt / käyttöelementit      |                                                   |                    |
| Näyttö                        | Tilanosoitus                                      | 1 x LED, keltainen |
| Tarvikkeet                    |                                                   |                    |
| Toimitettavat osat            | ruuvi                                             |                    |
|                               | merkintäkenttä                                    |                    |



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

