

Liitäntäkaapeli


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC054

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Huomioi erilainen kaapelipituus!

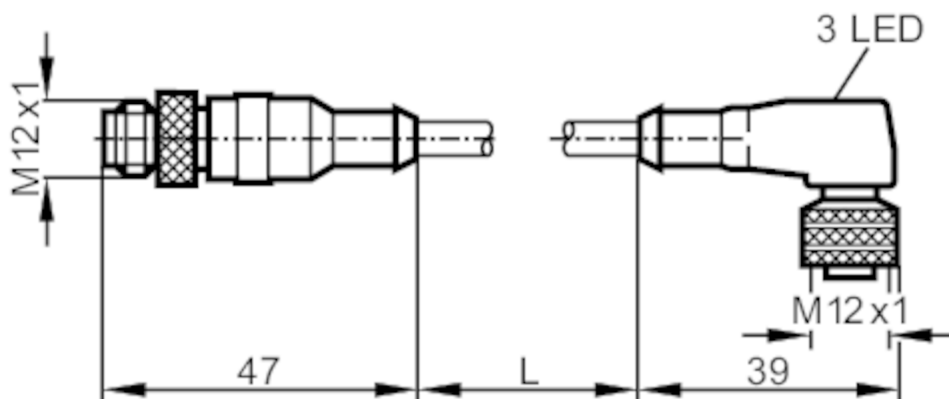

Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä



Liitäntäkaapeli

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä

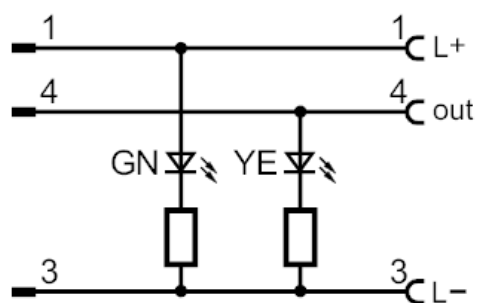

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

