


## Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAB031PLS0010H03

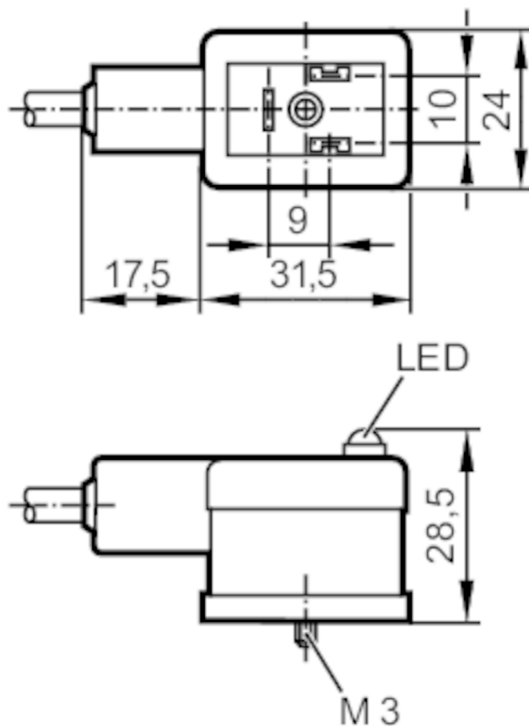

## Sovellutus

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
| Silikoni-vapaa | kyllä                       |

## Sähköiset tiedot

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC   |
| Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Paino [g]            | 490                |
| Mitat [mm]           | 28,5 x 24 x 49     |
| Materiaalit          | PP; FKM            |
| Valukotelomateriaali | PP / FPM           |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAB031PLS0010H03

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PP / FPM; Lukitus: messinki, niklattu



### Liitäntä

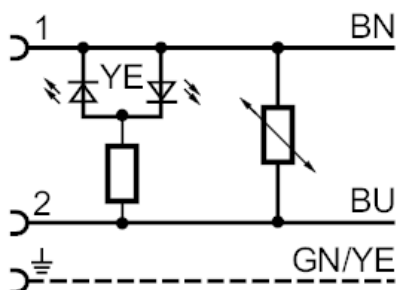

Johdinvärit :  
 BN = ruskea  
 BU = sininen  
 GN/YE = vihreä/keltainen