


E12508



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

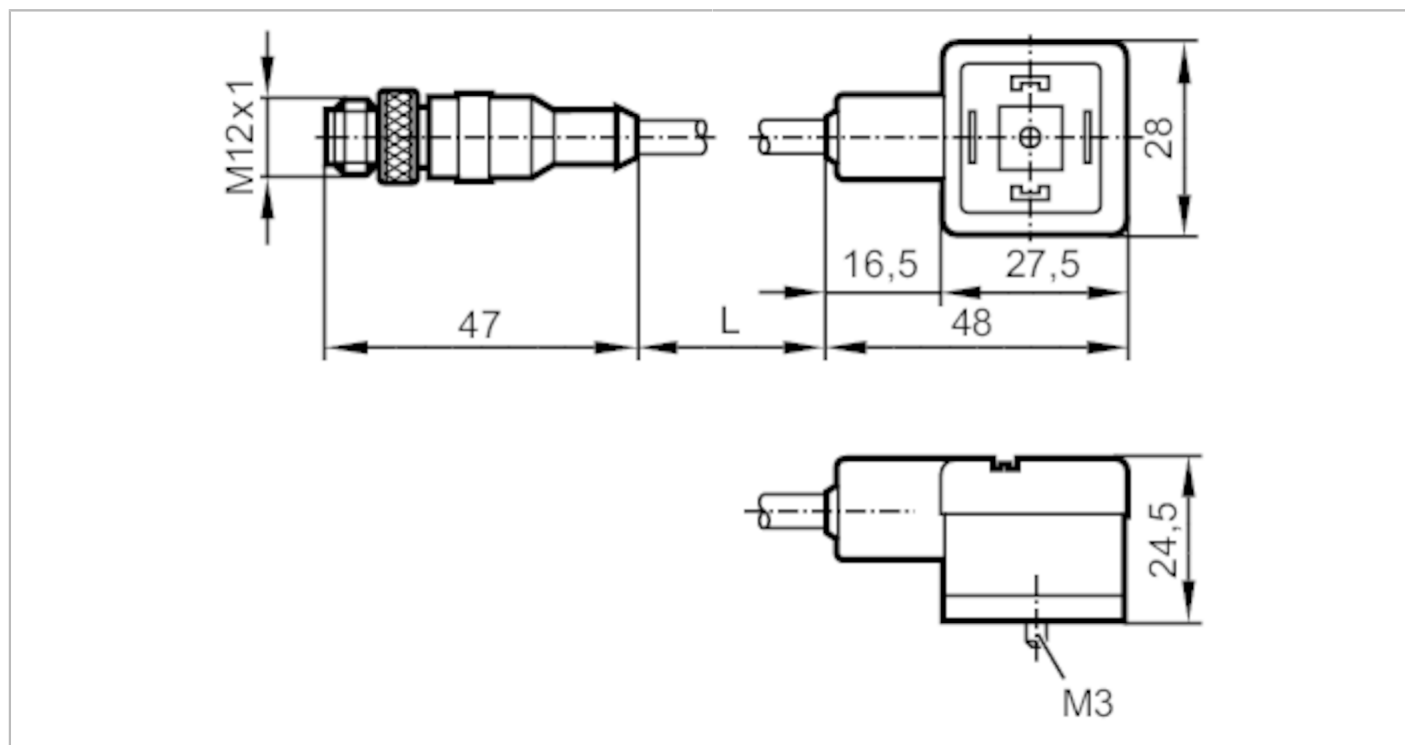

Sovellutus	
Sovellutus	NAMUR
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 15 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	52
Materiaalit	TPU; PUR
Valukotelomateriaali	TPU / PUR
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvi merkintäkenttä
Huomautuksia	
Huomautuksia	käytettäessä alueella 0, ryhmä IIB tai IIC, käyttäjän on pyrittävä tehokkaasti välttämään sähköstaattisten varausten muodostumista liittimiin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

**Välikaapeli venttiilipistokkeella**

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

**Sähköinen liitäntä**Kaapeli: 0,3 m, PVC, sininen, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

