




## Tunnistusmagneetti

MAGNET M2.1/ALNICO

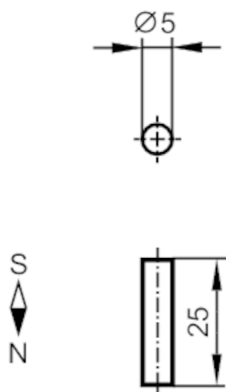

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -100...500 |
|--------------------|------|------------|

## Mekaaniset tiedot

|                            |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Paino                      | [g]  | 5,2          |
| Mitat                      | [mm] | Ø 5 / L = 25 |
| Materiaalit                |      | AlNiCo       |
| Magneettikentän voimakkuus | [mT] | 80           |

## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|