

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGS020PLS0002H02



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	89,5
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E12550



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGS020PLS0002H02

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu



Liitäntä

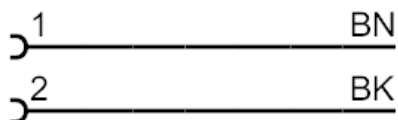

BK = Johdinvärit :
BN = musta
 ruskea