

Liitântäkaapeli

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	123,4	
Materiaalit		PA; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: FKM	
Mutterin materiaali		messinki, niklattu	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
		Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
		Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
		Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin


Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Liitäntä

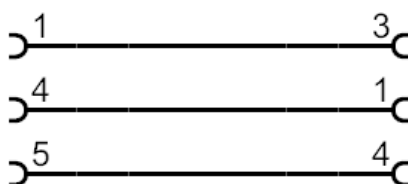

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

