


E12641



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0002H05

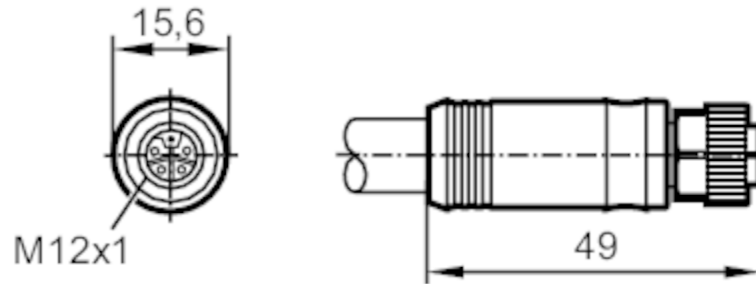

Sovellutus

Erytispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

63 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

460,3

Materiaalit

PP

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²



E12641



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0002H05

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPE ; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu