


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-V-E1/0,3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

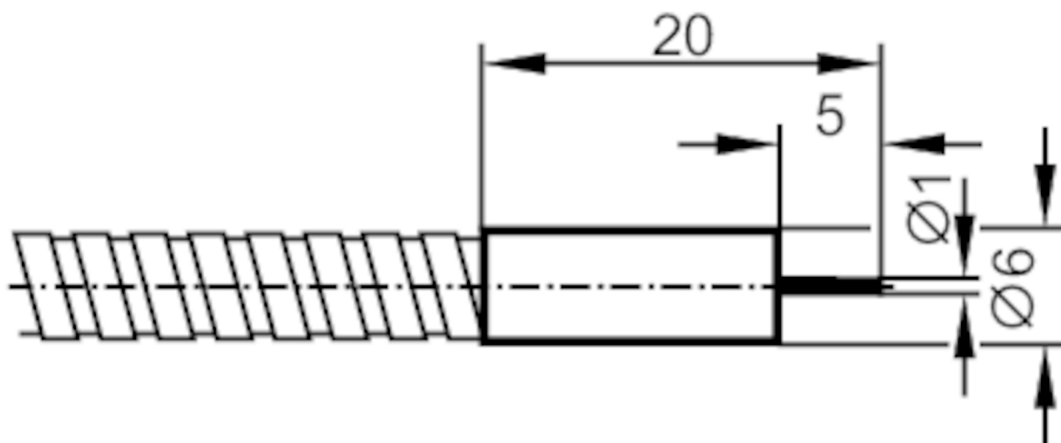

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

300; (+5 mm)

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adaptteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi

E20434



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-V-E1/0,3M

Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl