


Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-A-M6/0,4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20055

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

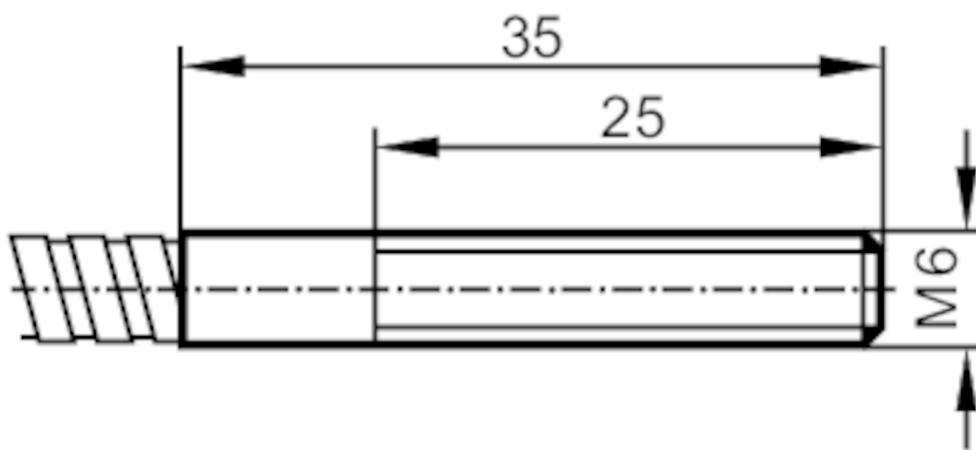

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptynalla
vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptynalla

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptynalla

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

400



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/0,4M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit	Adapteri: ABS	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	alumiini	
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	