


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/7.5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20573

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

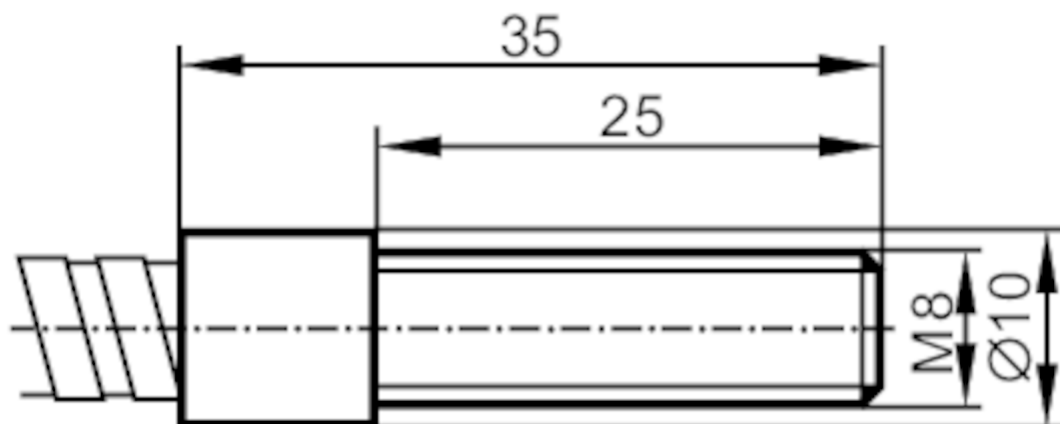

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus [mm]

7500

Minimi taivutussäde [mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

E20471



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/7.5M

Kuitukaapelivaipan materiaali	
-------------------------------	--

alumiini

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	
----------------	--

1 kpl
