




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6 1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20523

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

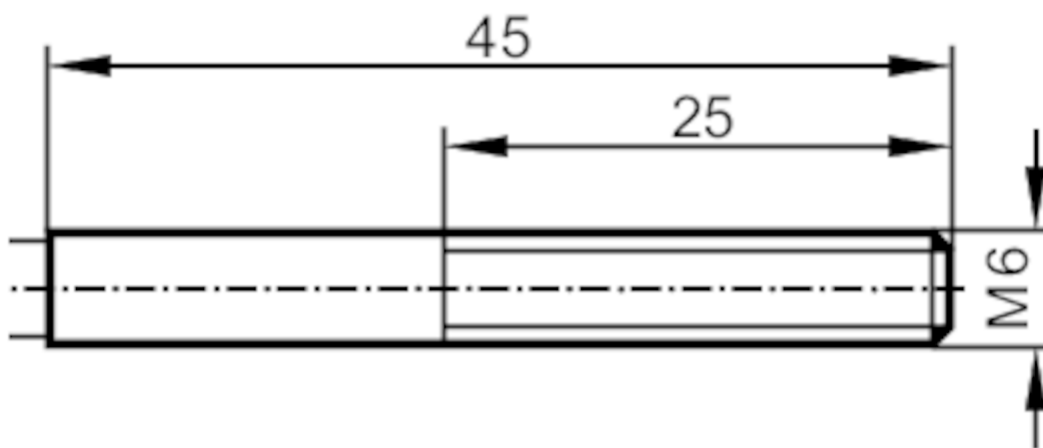

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

45

Kokonaispituus

[mm]

1000



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6 1m

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl