




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20054

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

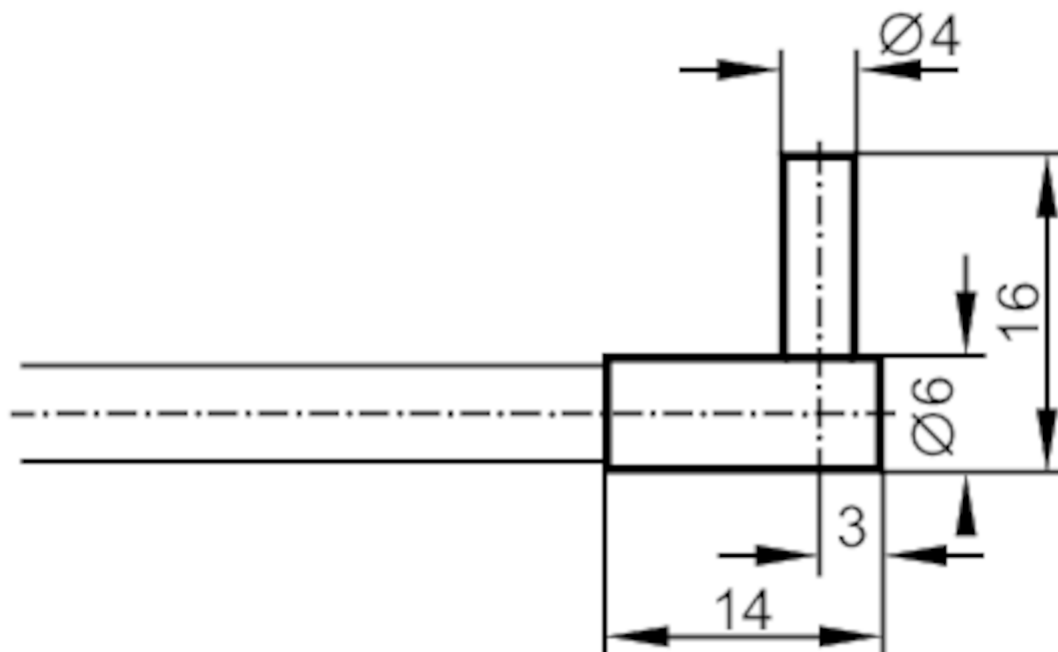

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

2000



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/2M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit	Adapteri: PPE	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	alumiini	
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	