




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

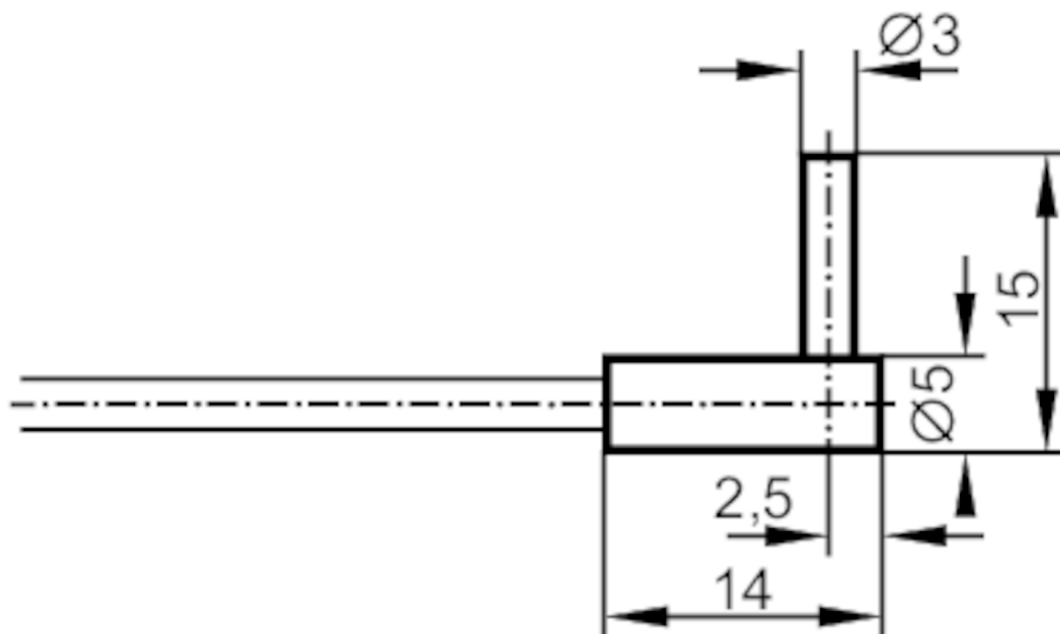

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

80

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20218



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R3/2M

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	E20104
--------------------	--------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------