




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,7M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20116

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

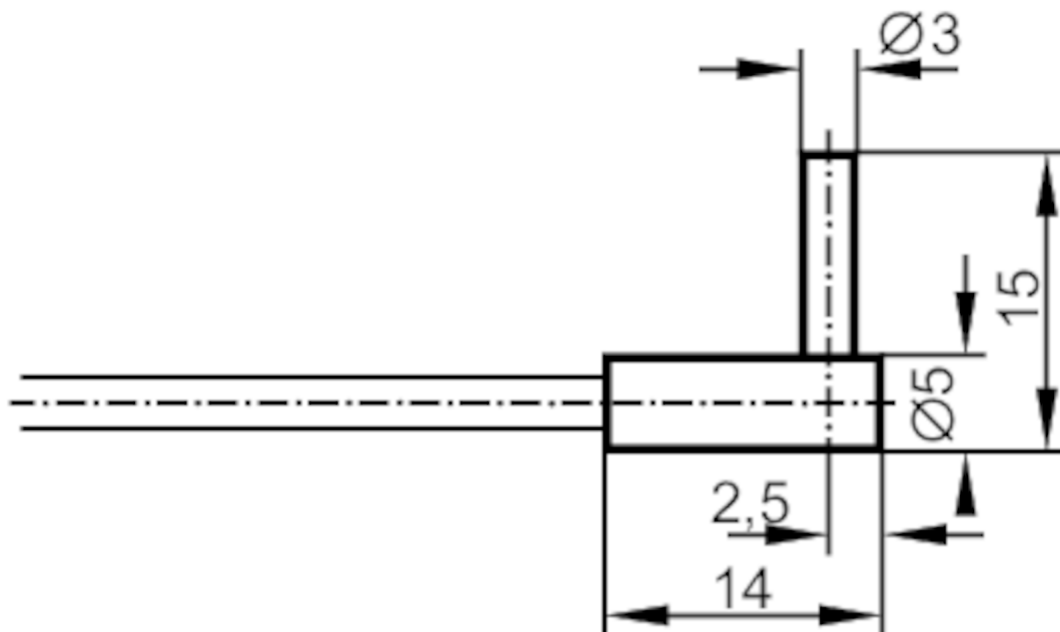

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

700



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,7M

Minimi taivutussäde	[mm]	10
Materiaalit	Adapteri: PPE	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	alumiini	
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	