




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

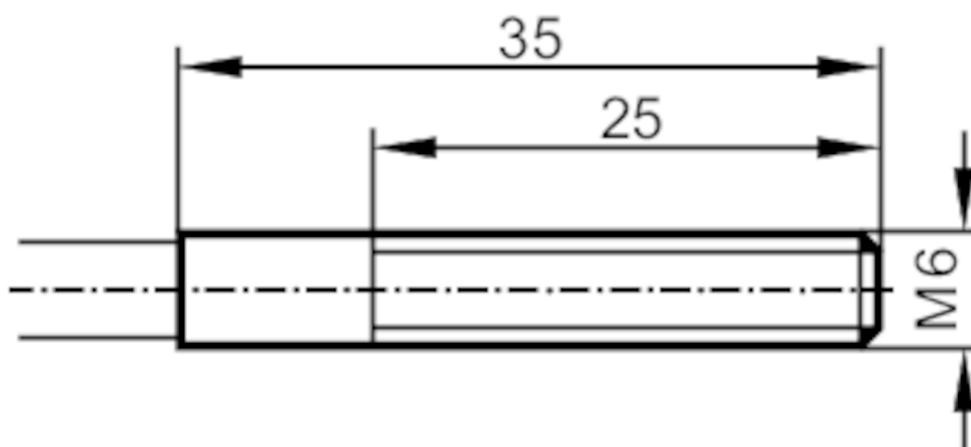

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

154

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

4000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

E20328



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/4M

Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl