




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-E3/4m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

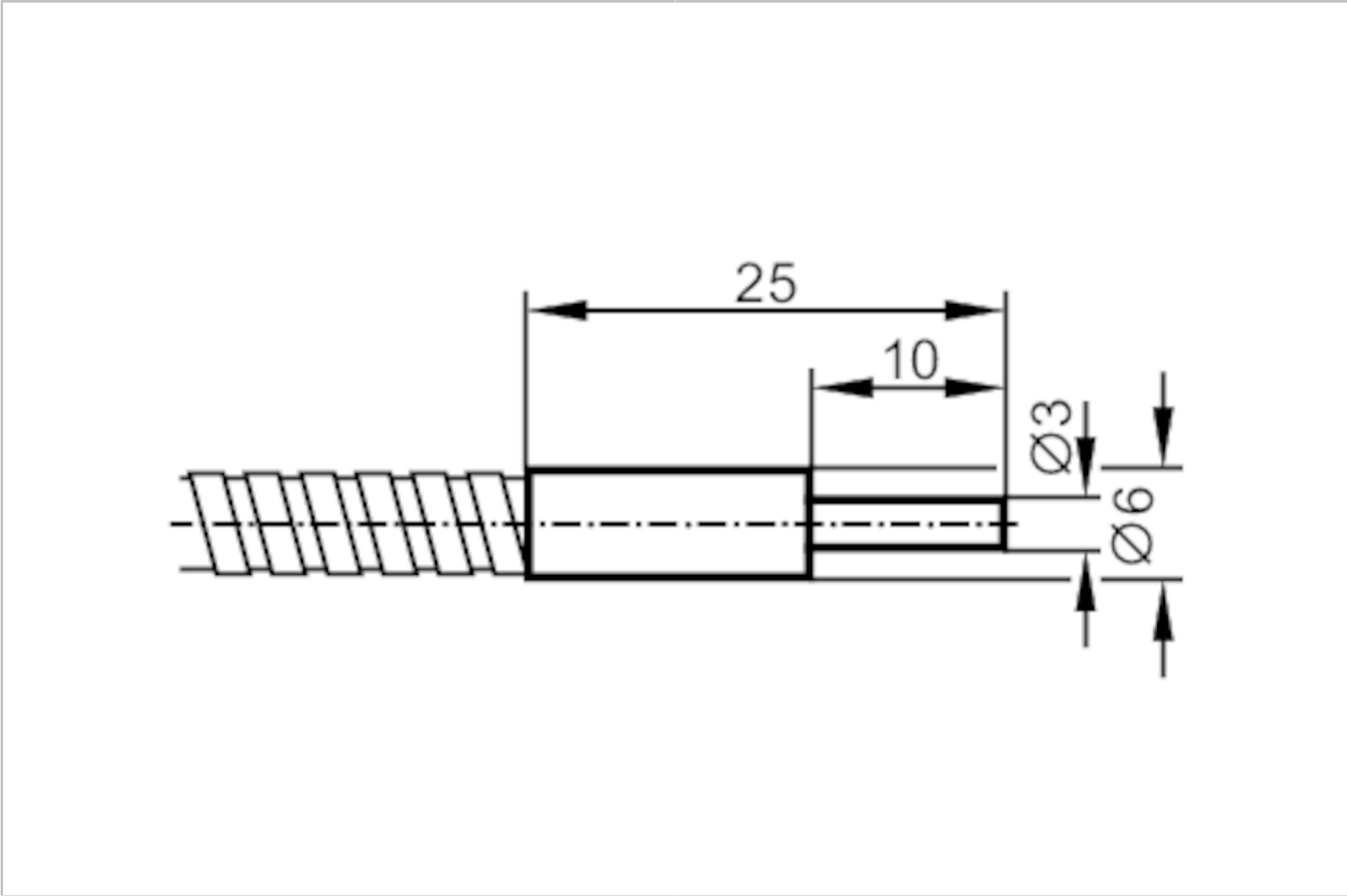

Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OIF
OIF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	51
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	3
Kokonaispituus [mm]	4000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini

E20348



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-E3/4m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl