




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4/1,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

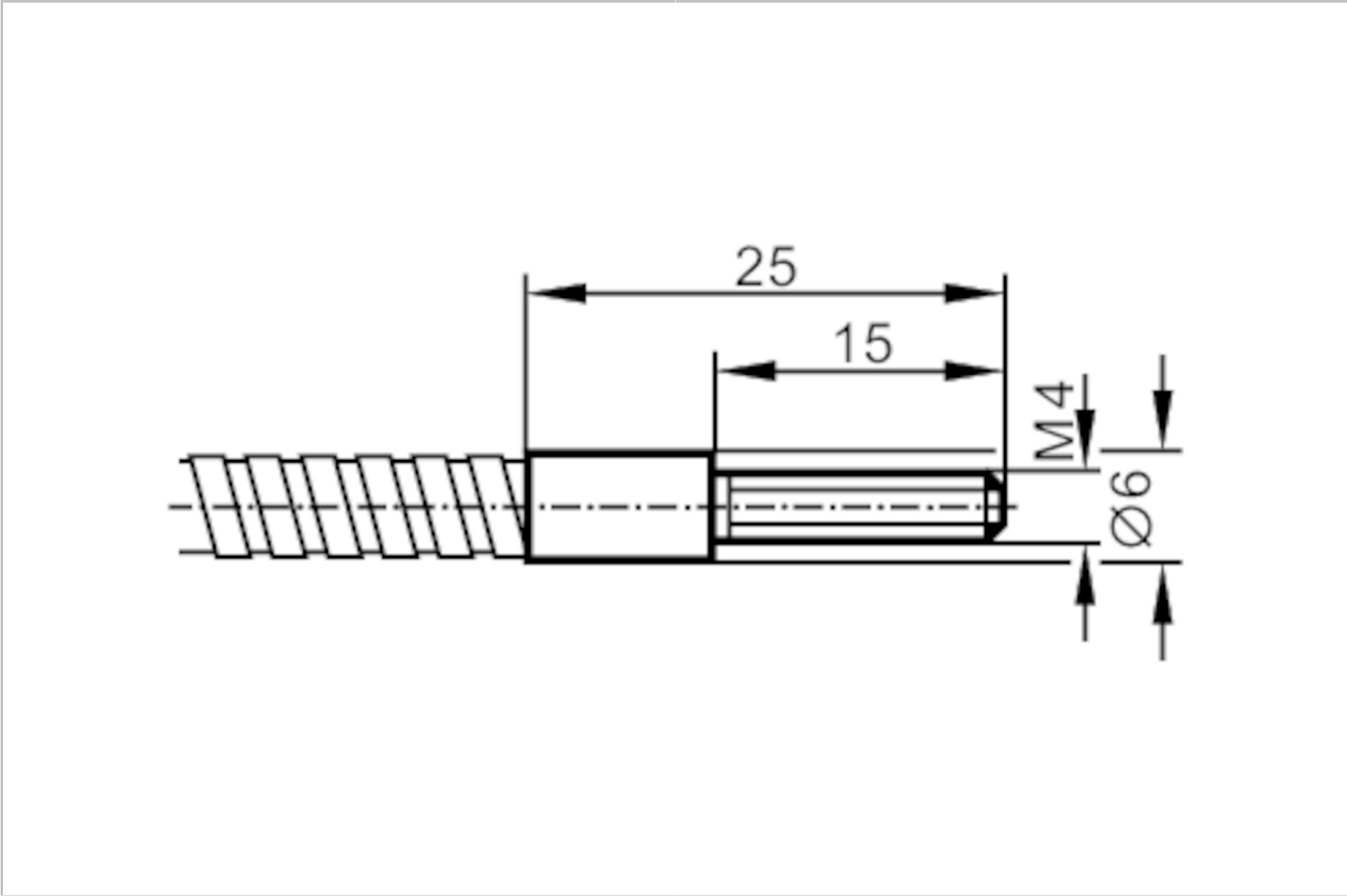

Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	108
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	108
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M4
Tuntopään pituus [mm]	15
Kokonaispituus [mm]	1500
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adaptteri: ABS

E20361



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4/1,5M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl