


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

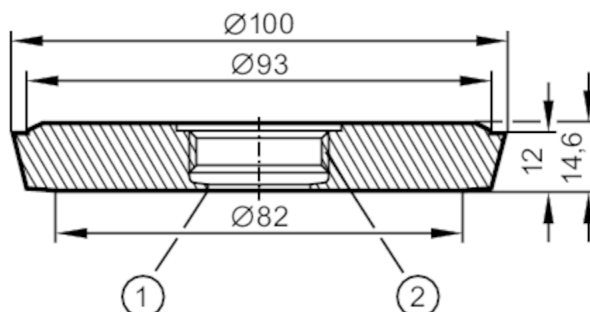

- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

Sovellutus

Painealue [bar] 25

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	Aseptoflex
Prosessiliitântä	putkikierre DN80 DIN 11851
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------