




Hitsattava suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

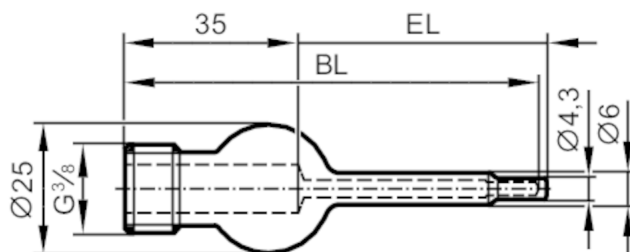

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 83 mm
Painealue [bar]	160

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	79,6
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 25 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -
Asennuspituus EL [mm]	50
Porauspituus BL [mm]	83

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------