


## Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH030MSS0020B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

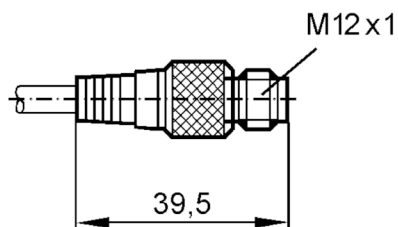

## Sähköiset tiedot

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Käyttöjännite | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiaalit          | TPU                |
| Valukotelomateriaali | TPU                |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitântä

Kaapect: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



# E70004



## Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH030MSS0020B03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |