


Vaijerivetopulssianturi

DRAW WIRE ENCODER

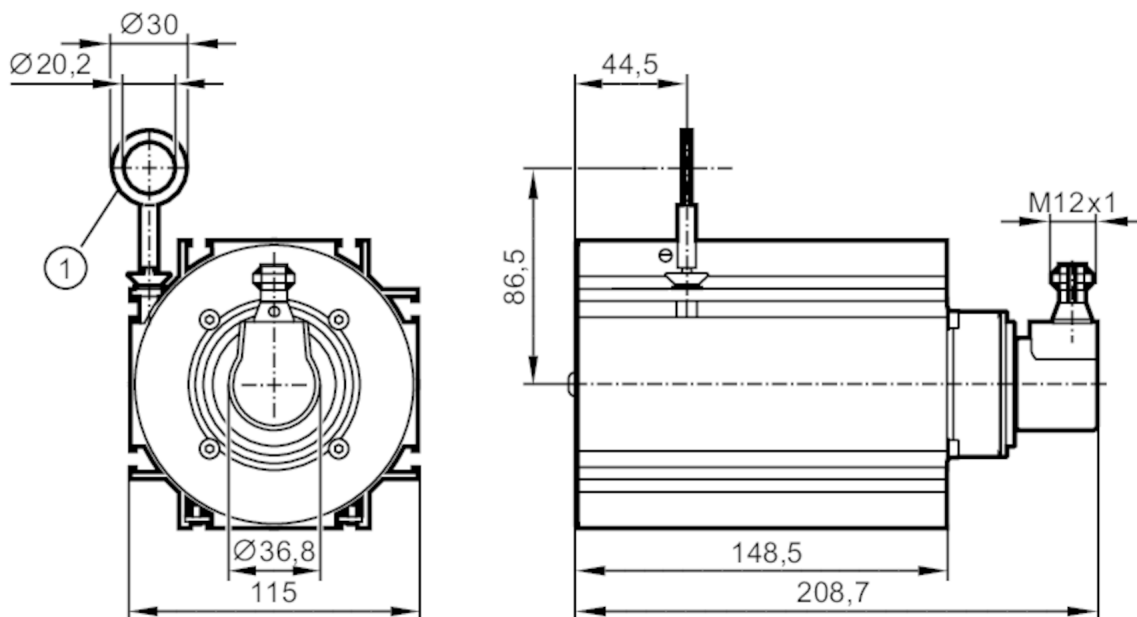

1 lenkkikiinnike



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä
Tiedonsiirtoliitäntä	CAN

Sovellutus

Toimintaperiaate	absoluuttinen
Tunnistusjärjestelmä	magneettinen
Sovellutus	pulssianturi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	9...30 DC
Virrankulutus [mA]	50...100
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500
Asettumisaika [ms]	32

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Koodaus	binäärinen

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä
------------	---

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus	± 0,001 % FSO
----------------	---------------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	CAN-parametri; skaalaus; esiasetus; tiedonsiirtonopeus; pyörimissuunta; Node ID
----------------------------	---

