


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

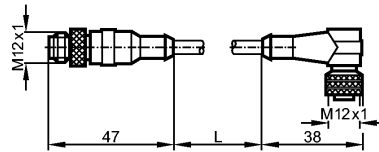

Produktmerkmale

Verbindungskabel
M12-Stecker / M12-Kupplung
Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-45...105
Schutzart	IP 68


Mechanische Daten

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9

Elektrischer Anschluss

Anschluss	TPE-Kabel / 1,5 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Mantelfarbe	schwarz

Anschlussbelegung

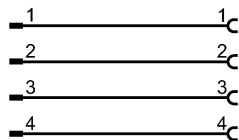


Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

no longer available - archive entry

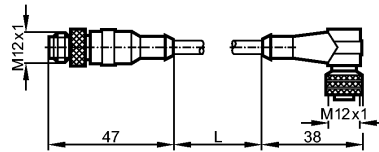

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage [V]		250 AC / 300 DC
Current rating [A]		3

Environment

Ambient temperature [°C]		-45...105
Protection		IP 68


Mechanical data

Design		straight / angled
Material body		TPE
Material nut		Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9

Electrical connection

Connection		TPE cable / 1.5 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5 mm
Sheath colour		black

Wiring

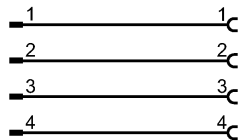


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

no longer available - archive entry

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

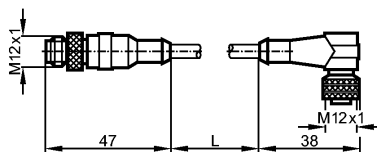

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation [V]		250 AC / 300 DC
Courant de sortie [A]		3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-45...105
Protection		IP 68


Données mécaniques

Version		droit / coudé
Matière corps		TPE
Matière bague moletée		laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9

Raccordement électrique

Raccordement		câble TPE / 1,5 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Couleur de la gaine		noir

Branchement

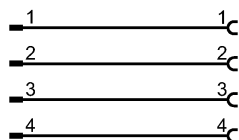

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives