




Module E/S pour engins mobiles

R360/METAL-MODULE/II/8/O/4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: CR2042
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.

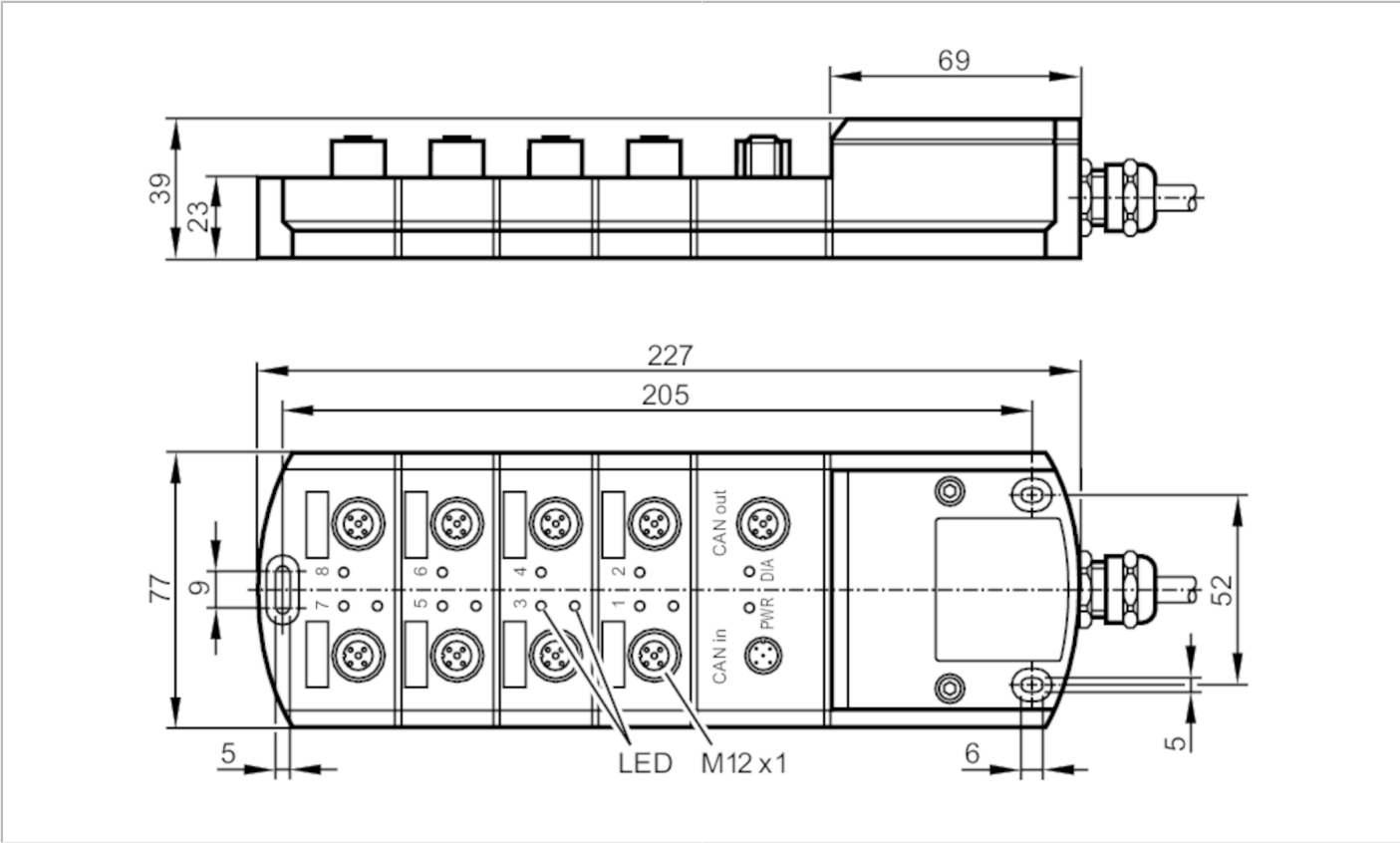

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...32 DC
Entrées/sorties		
Nombre total des entrées et sorties		12
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des entrées analogiques: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		8
Nombre des entrées analogiques		4
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	0...32
Sorties		
Nombre des sorties TOR		4
Nombre des sorties PWM		4



Module E/S pour engins mobiles

R360/METAL-MODULE/I/8/O/4

Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		fonctions d'entrée/de sortie
Interfaces		
Nombre des interfaces CAN		1
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	177
Données mécaniques		
Poids	[g]	1752,1
Dimensions	[mm]	39 x 77 x 227
Remarques		
Remarques		Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12		