


# E3M123



## Câble de connexion

MCI CONNECTION CABLE 3M

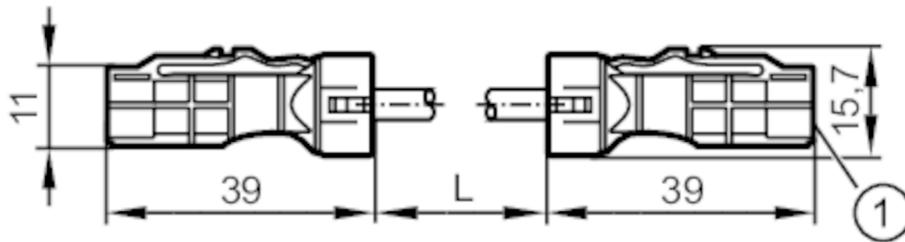

1 MCI



### Application

Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 25 AC / < 60 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...105

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 116,8

Aptitude pour des câbles en mouvement oui

Aptitude pour des câbles en mouvement Rayon de courbure en cas de pose fixe  $\geq 40$  mm

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, TPU, noir