


# E3M124



## Câble de connexion

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

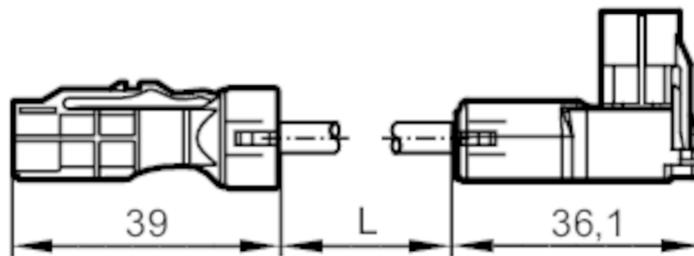

Application	
Caractéristique spécifique	Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...105
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	90,7
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe $\geq 40$ mm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m, TPU, noir	