

E10621




Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11511

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

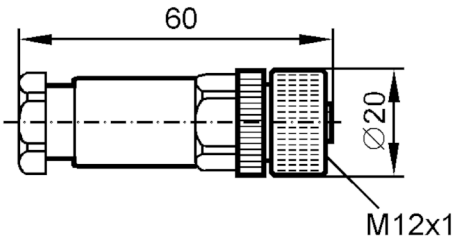

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 60
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10621



Prise à câbler


SDOGH050MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé

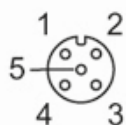

Raccordement

