


E10679



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0006B04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

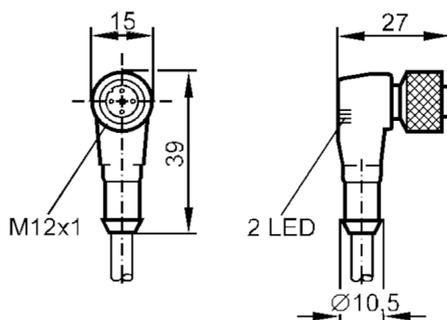

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10679



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0006B04

Raccordement électrique


Câble: 6 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

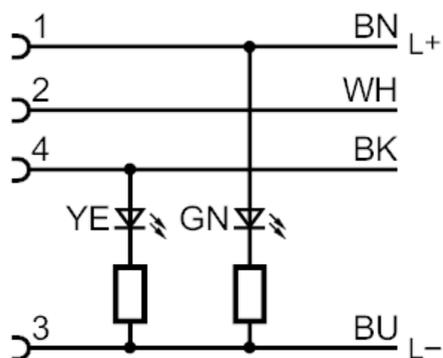

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc