

E10012




Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC811

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

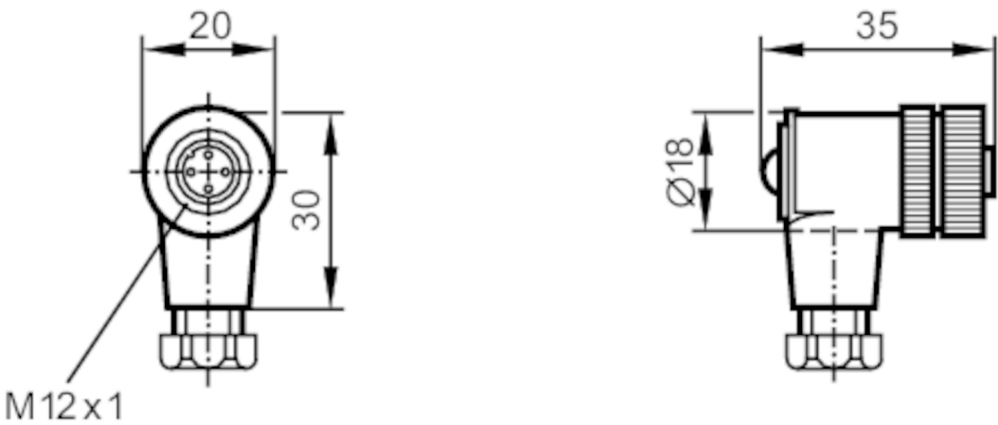

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	35 x 20 x 30
------------	------	--------------

Matières		PBT
----------	--	-----

Matière du corps		PBT
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		PA
----------------------	--	----

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10012



Prise à câbler

 
SDOAH040PLSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

