




Connecteur à câbler

SSTGH050VASFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVF571
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

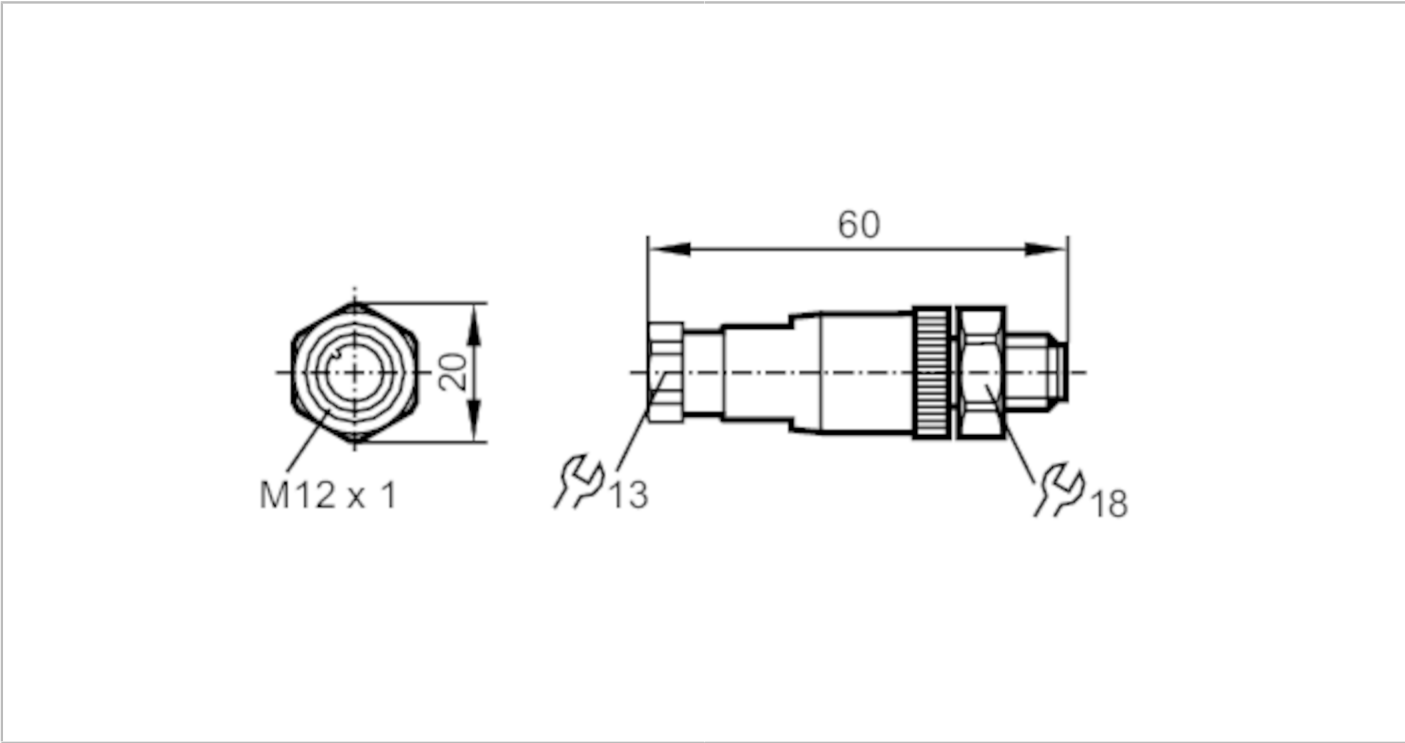

Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	24,4
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 60
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		inox
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11859



Connecteur à câbler


SSTGH050VASFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

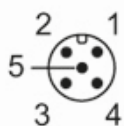

Raccordement

