


E12287



Connecteur à câbler

SSTAHO40MSSFKSG

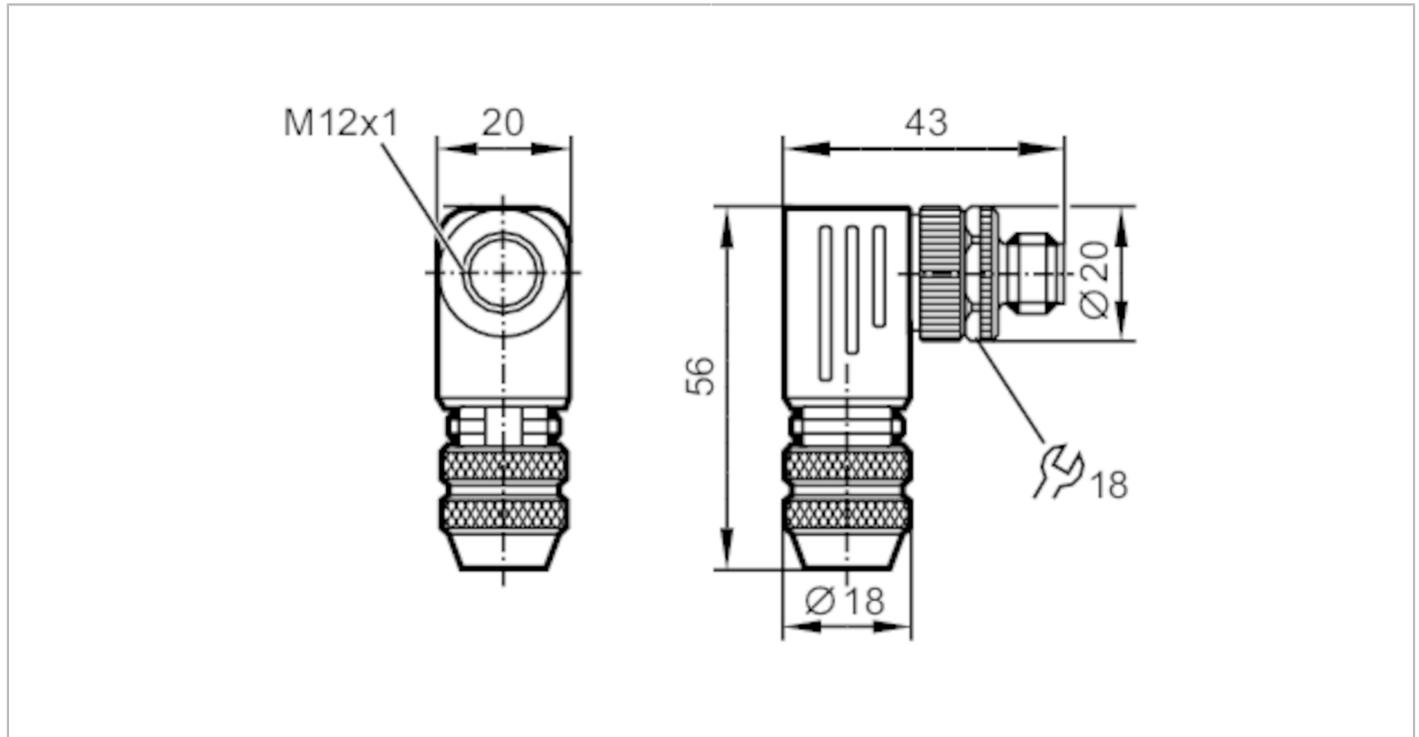

Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	66,5
Dimensions [mm]	42 x 20 x 54
Matières	zamac nickelé
Matière du corps	zamac, nickelé
Matière écrou moleté	zamac, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12287



Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKSG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: D; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindable



Raccordement

