




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20055  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

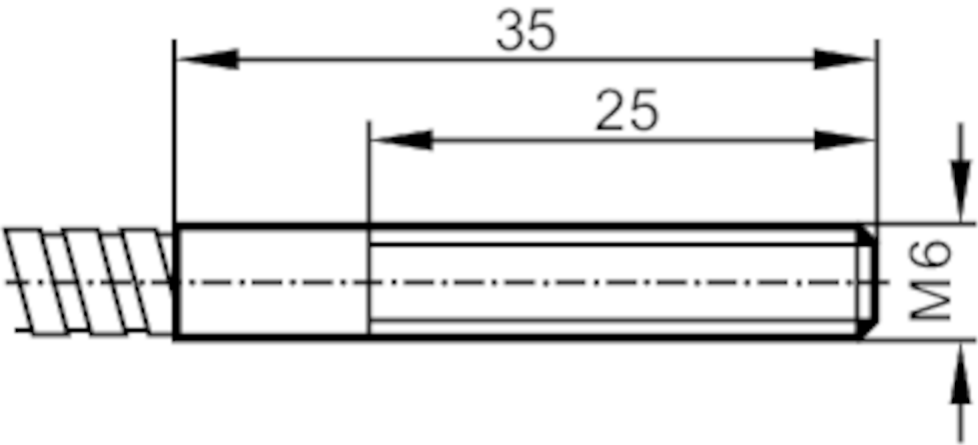

Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

Zone de détection

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
|--------------------------------------------------------|----------|

OKF

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
|---------------------------------|----|

OUF

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
|---------------------------------|----|

Conditions d'utilisation

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Température ambiante [°C] | -40...290 |
|---------------------------|-----------|

Données mécaniques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Type tête de détection | droit |
|------------------------|-------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Filetage tête de détection | M6 |
|----------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Longueur de la tête de détection [mm] | 35 |
|---------------------------------------|----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Longueur totale [mm] | 400 |
|----------------------|-----|



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,4M

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Rayon de courbure minimum [mm]          | 20              |
| Matières                                | Adaptateur: ABS |
| Matière des fibres optiques             | verre           |
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium       |
| Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium       |
| Remarques                               |                 |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces        |