




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20054
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

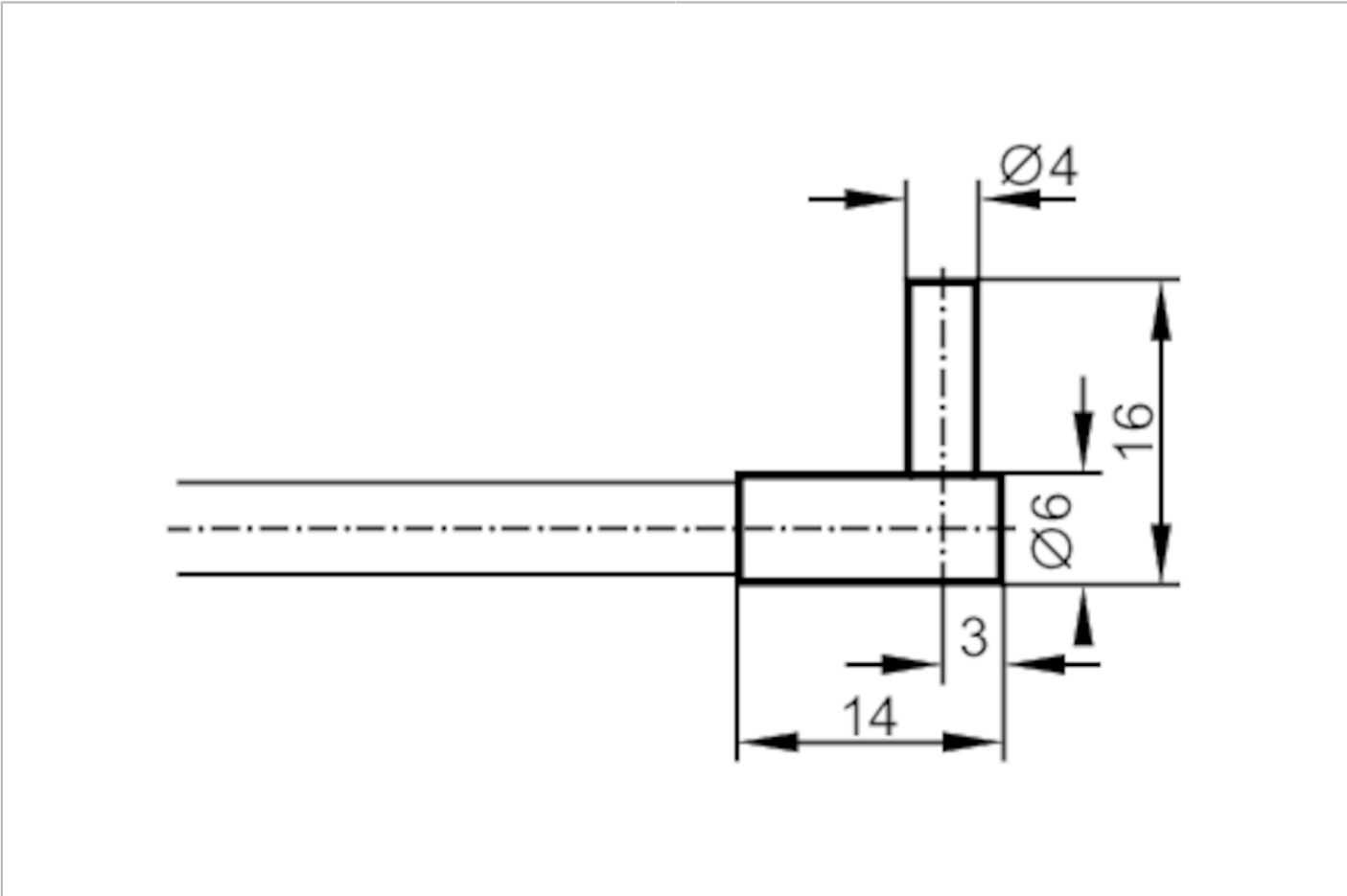

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	32
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	32
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Type tête de détection	coudé
Diamètre de la tête de détection [mm]	4
Longueur de la tête de détection [mm]	10

E20145



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/2M

Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces