




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,7M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20116

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

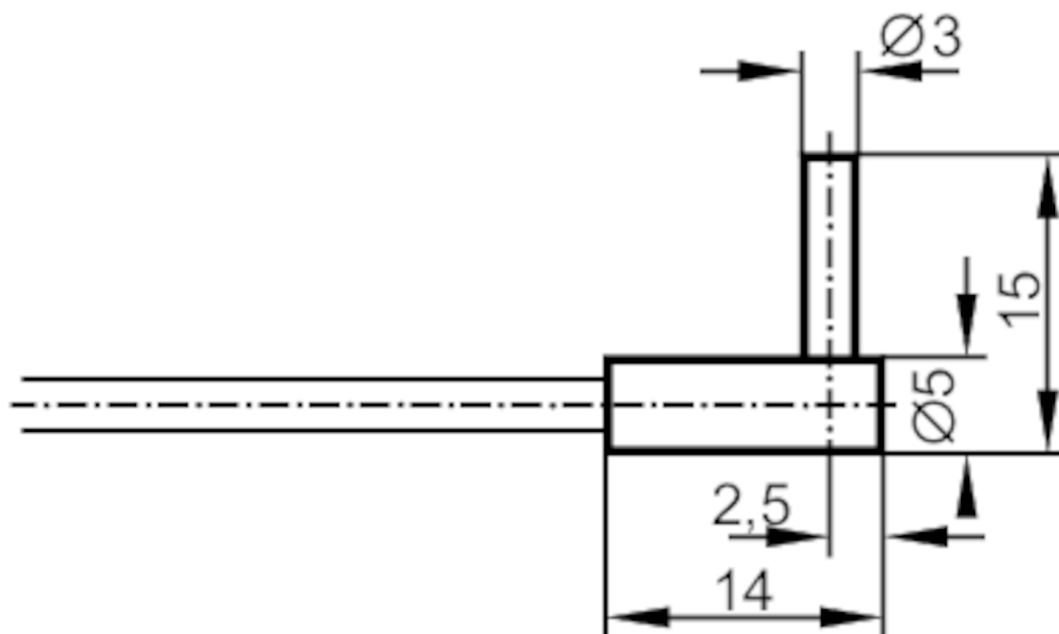

Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

120

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur de la tête de
détection

[mm]

10

E20293



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,7M

Longueur totale	[mm]	700
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces