





Sound tube

SOUND TUBE M30

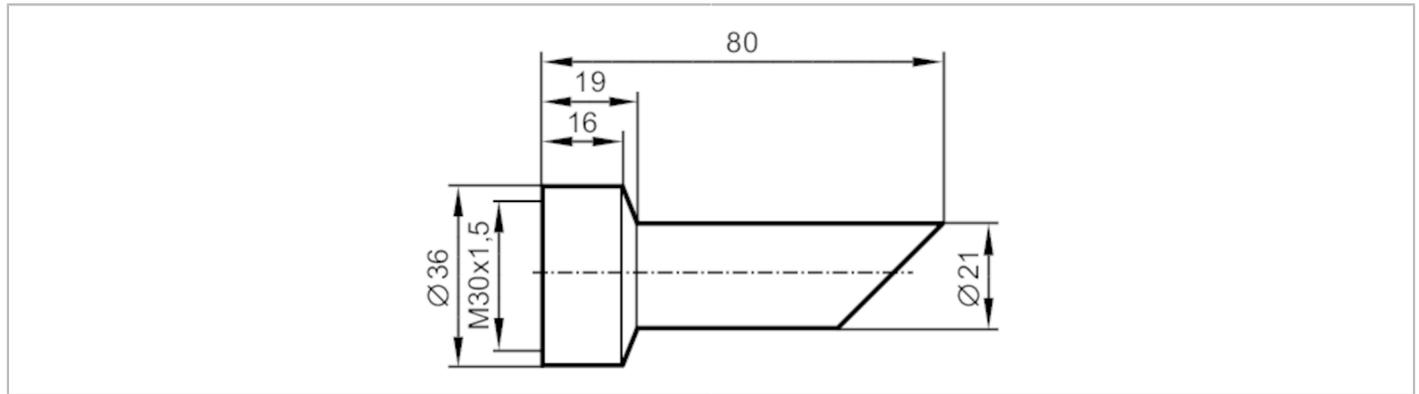


Application	
Version	pour tous les détecteurs à ultrason d'ifm avec filetage M30 et une portée max. de 3,5 m
Données mécaniques	
Poids [g]	24,5
Matières	POM
Étanchéité	joint
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces


Diagrammes et courbes

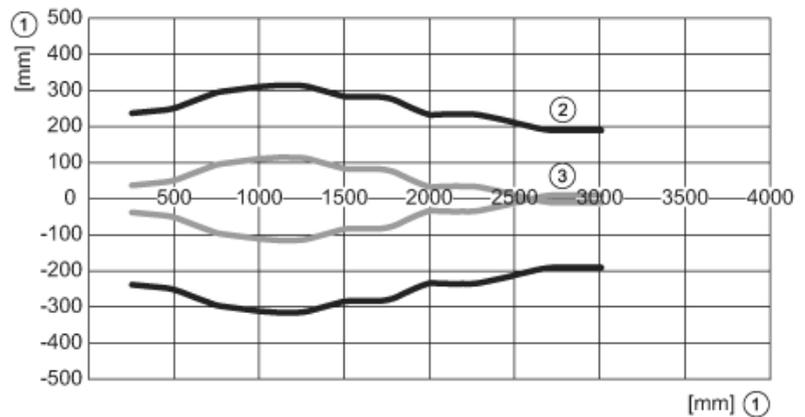


lobe ultrasonore standard avec sound tube

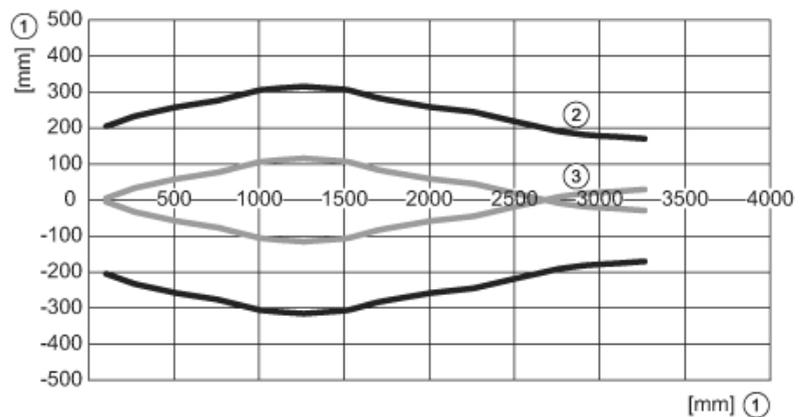

lobe ultrasonore moyen avec sound tube

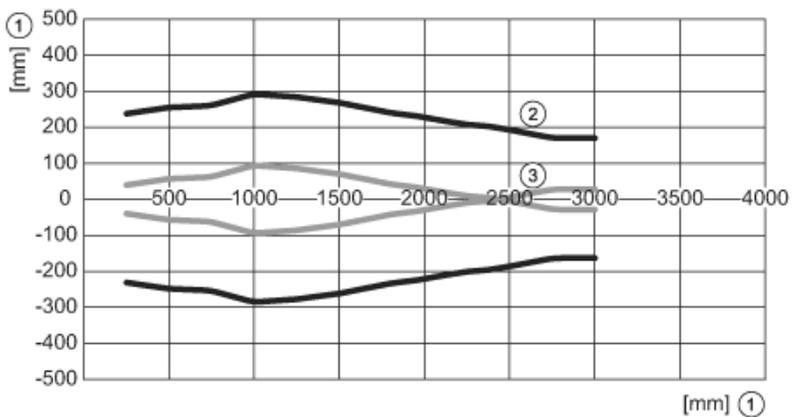

lobe ultrasonore étroit avec sound tube

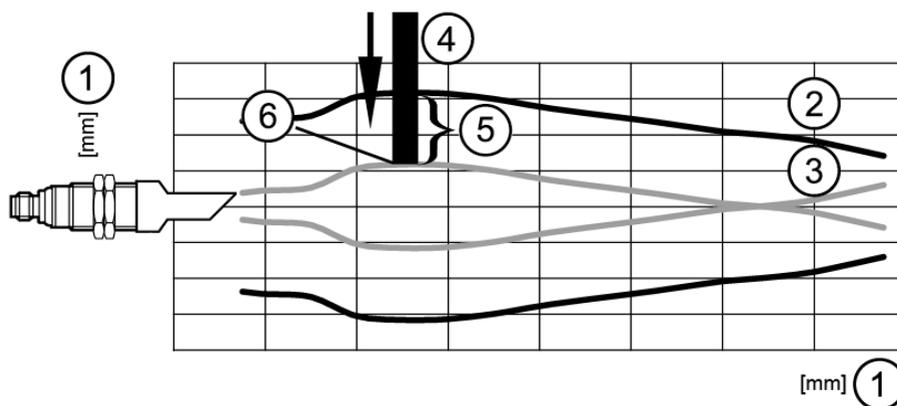

- 1 Distance
- 2 Zone de détection
- 3 angle d'approche
- 4 cible
- 5 50 % de la cible dans la zone de détection
- 6 seuil de commutation