


E70156



Embase femelle

ADOGH040--S0,50

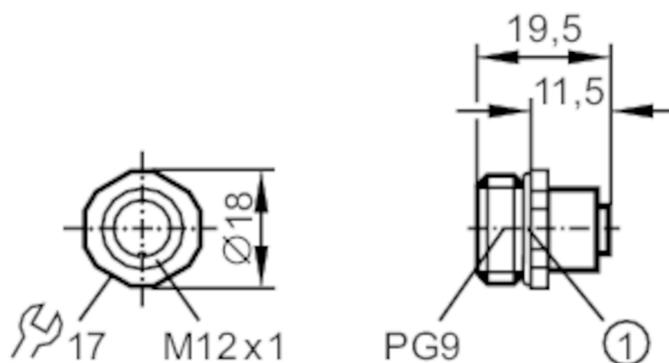

1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 68
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	28,7
-------	-----	------

Filetage		PG 9
----------	--	------

Matières		zamac nickelé
----------	--	---------------

Matière du corps		zamac, nickelé
------------------	--	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E70156



Embase femelle

ADOGH040--S0,50

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement

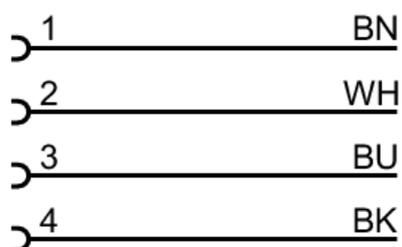

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc