


EBC043



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

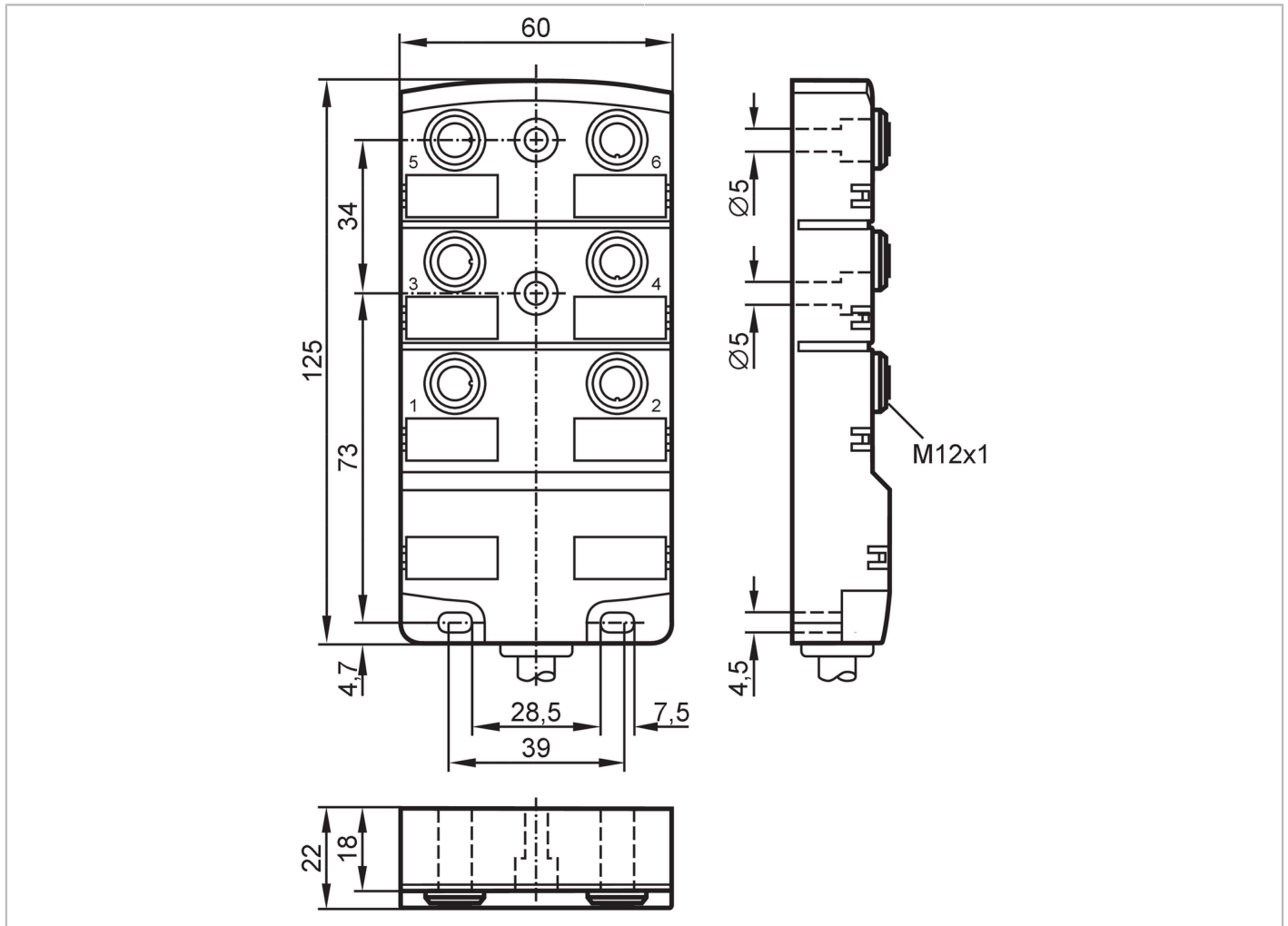

Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4; (par broche: 2; par groupe: 8)
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...40
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15


Données mécaniques	
Poids [g]	880
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	Fixation par l'arrière
Dimensions [mm]	125 x 60 x 22
Matières	boîtier: PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Accessoires	
Fourniture	étiquettes: 6


Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm ²	

Raccordement électrique - emplacement	
Connecteur: 6 x M12; codage: A; Contacts: 5, doré; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm	

 

Raccordement

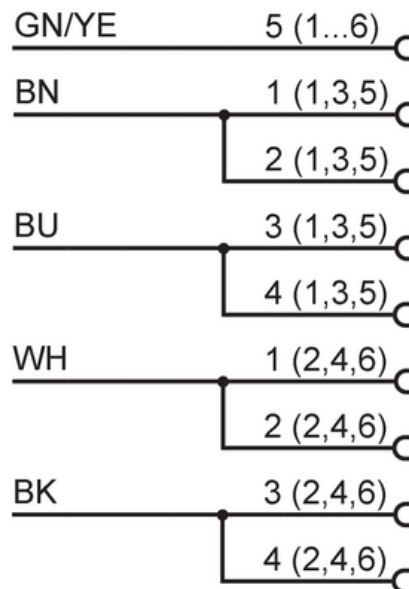

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu
 GN/YE = vert / jaune
 WH = blanc