


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH050MSSFPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11511

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

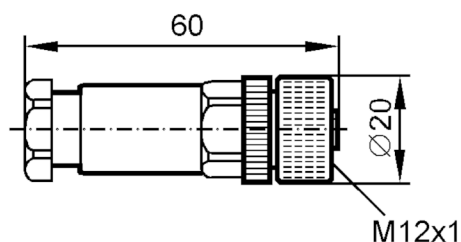

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 50 AC/DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	20 x 20 x 60
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PA
------------------	--	----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
------------------------------	--	----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10621



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH050MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

