


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH040PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC811

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

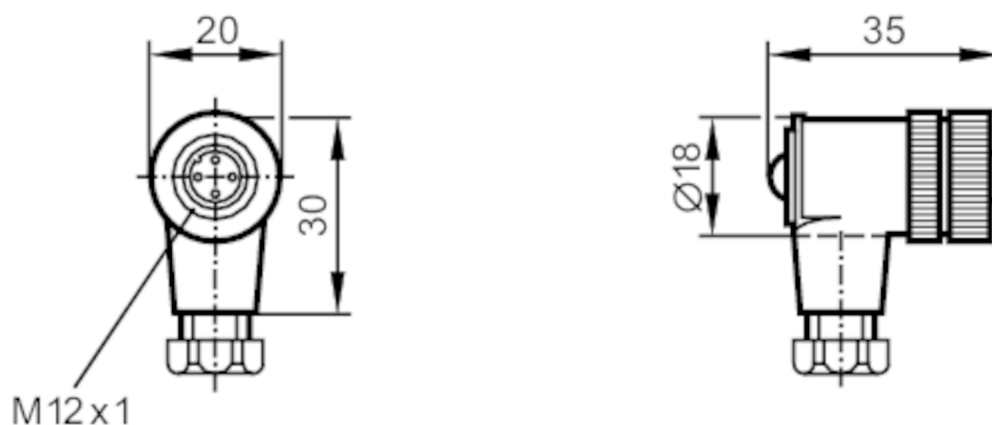

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	35 x 20 x 30
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PBT
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PA
------------------------------	--	----

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10012



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

 
SDOAH040PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA



Σύνδεση

